




EMS005

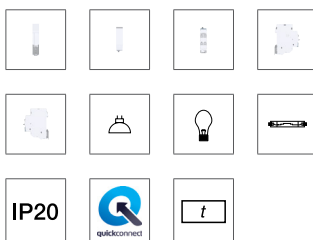

**Treppenlichtzeitschalter Multifunktion**

**Technische Eigenschaften**

<b>Spannung</b>	
Bemessungsbetriebsspannung U <sub>e</sub>	230 - 230 V
<b>Frequenz</b>	
Frequenz	50 - 60 Hz
<b>Elektrischer Strom</b>	
Nennstrom	16 A
<b>Kapazität</b>	
Anzahl Module	1
<b>Konnektivität</b>	
Anschlussart	quickconnect Drahtanschluss
<b>Installation, Montage</b>	
Montage auf	DIN Schiene
<b>Beleuchtung</b>	
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert	1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast	3600 VA
<b>Einsatzbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
<b>Anschluss</b>	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Einstellungen</b>	
Einstellbereich Verzögerungszeit	30 S - 10 Min
<b>Abmessungen</b>	
Breite	17,50 mm
Tiefe	64 mm
<b>Leistung</b>	
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
<b>Texte</b>	
Anschluss	Für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische Erkennung)
Schaltart/Variante	Schließer-Kontakt
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Funktion	Mit Abschalt-Vorwarnung: Blinkt bei 40 Hz, 30 Sekunden vor dem Ausschalten Mit Potenziometer zur Einstellung der Zeitschaltfunktionen: Automatik/Automatik mit Ausschaltvorwarnung/Automatik mit zuschaltbarem Langzeitbetrieb (1 h)/Automatik mit zuschaltbarem Langzeitbetrieb (1 h) und Ausschaltvorwarnung
<b>Nachhaltigkeit</b>	
RoHS-konform	Ja