


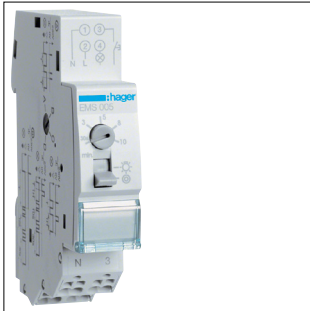

EMS005



Treppenlichtzeitschalter Multifunktion

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Kapazität

Anzahl Module 1

Konnektivität

Anschlussart quickconnect
Drahtanschluss

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene

Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert 1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast 3600 VA

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1.5 - 2.5 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5 - 2.5 mm²

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit 30 S - 10 Min

Abmessungen

Breite 17,50 mm

Tiefe 64 mm

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W

Texte

Anschluss Für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische Erkennung)

Schaltart/Variante Schließer-Kontakt

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Funktion Mit Abschalt-Vorwarnung: Blinkt bei 40 Hz, 30 Sekunden vor dem Ausschalten

Mit Potenziometer zur Einstellung der

Zeitschaltfunktionen: Automatik/Automatik mit

Ausschaltvorwarnung/Automatik mit zuschaltbarem

Langzeitbetrieb (1 h)/Automatik mit zuschaltbarem

Langzeitbetrieb (1 h) und Ausschaltvorwarnung

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja