




EMS005

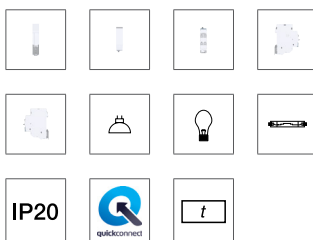

Treppenlichtzeitschalter Multifunktion

Technische Eigenschaften

Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Kapazität	
Anzahl Module	1
Konnektivität	
Anschlussart	quickconnect Drahtanschluss
Installation, Montage	
Montage auf	DIN Schiene
Beleuchtung	
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert	1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast	3600 VA
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 55 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 2.5 mm ²
Einstellungen	
Einstellbereich Verzögerungszeit	30 S - 10 Min
Abmessungen	
Breite	17,50 mm
Tiefe	64 mm
Leistung	
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Texte	
Anschluss	Für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische Erkennung)
Schaltart/Variante	Schließer-Kontakt
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Funktion	Mit Abschalt-Vorwarnung: Blinkt bei 40 Hz, 30 Sekunden vor dem Ausschalten Mit Potenziometer zur Einstellung der Zeitschaltfunktionen: Automatik/Automatik mit Ausschaltvorwarnung/Automatik mit zuschaltbarem Langzeitbetrieb (1 h)/Automatik mit zuschaltbarem Langzeitbetrieb (1 h) und Ausschaltvorwarnung
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja