


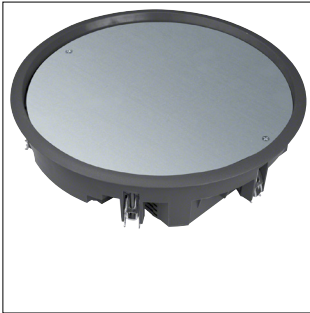

VDR10129005

Deksel R10 rondx275mm zwart voor 12mm vloerafdekking

Technische karakteristieken

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	62 mm
Inbouwdiameter	275 mm
Buitendiameter	294 mm
Dikte van tapijt uitsparing	12 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	R10
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating

Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Deksel, deur

Type deur	Jaloezie
-----------	----------

Funcies

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitgang	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

Materiaal

Kleur	Diepzwart
RAL-kleur	9005

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
Aantal stopcontacten	0

Uitrusting

Aantal stopcontactdozen	0
-------------------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Duurzaamheid	
Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja