


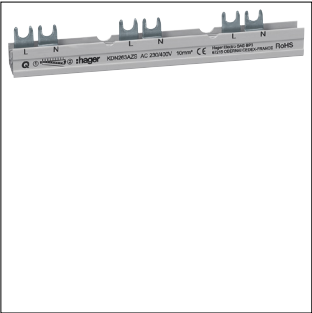

KDN263AZS

Phasenschiene 2P Gabelanschluss 10 mm² für ARFxxxD mit Hilfsschalter 10 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	2
-----------	---

Abmessungen

Länge	185 mm
-------	--------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module	10,50
---------------	-------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja