


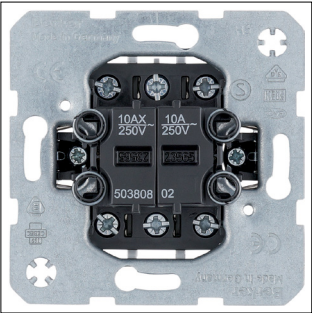

50380802

Pulsador derecha + Conmutador izquierda

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación10 AX (100W LED (SBL))

Instalación, montaje

Montaje enEmpotrado

Tensión

Tensión asignada250 V

Materiales

MaterialMetal
Plástico

TratamientoSin tratamiento

Conectividad

Tipo de montajeMontaje con abrazadera
Conexión con tornillos

Dimensiones

Dimensiones70.90 x 70.90 mm

Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado35 mm

Seguridad

Índice de protección IPIP20

Resistencia al impacto IKIK07

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada10 A

Texto

Tipo de conexiónCon bornes roscados

Sostenibilidad

Conforme con RoHSSí