


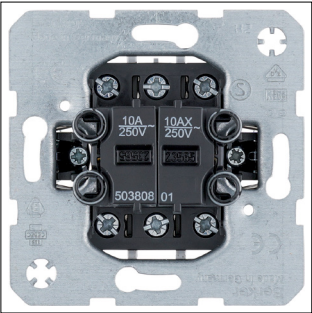

50380801

Pulsador izquierda + Conmutador derecha

Características técnicas

Corriente eléctrica	
Corriente de conmutación	10 AX (100W LED (SBL))

Instalación, montaje	
Montaje en	Empotrado

Tensión	
Tensión asignada	250 V

Materiales	
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

Conectividad	
Tipo de montaje	Montaje con abrazadera Conexión con tornillos

Dimensiones	
Dimensiones	70.90 x 70.90 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Seguridad	
Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK07

Corriente eléctrica	
Corriente nominal asignada	10 A

Texto	
Tipo de conexión	Con bornes roscados

Sostenibilidad	
Conforme RoHS	Sí