


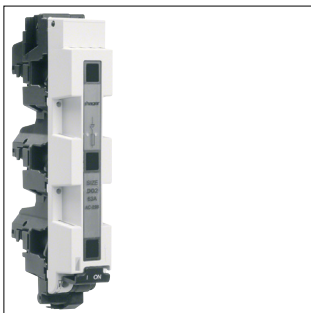

L063S

Tekniska egenskaper

Säkring

Säkringsstorlek	D02
-----------------	-----

Arkitektur

Antal poler	3
-------------	---

Elektrisk ström

Märkström	63 A
Märkström för säkringsinsats	2 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A

Installation, montering

Montering	Skensystem
Nominellt åtdragningsmoment	2,50 - 2,50 Nm

Dimensioner

Höjd	212 mm
Bredd	36 mm
Djup	77 mm

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	4,86 W
--	--------

Material

Material	Plast
----------	-------