




296210

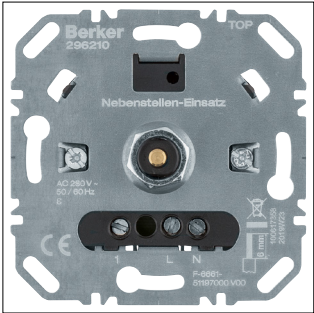

Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer Komfort, Softrastung, Lichtst.

Technische Eigenschaften

Spannung	
Betriebsspannung	230 - 230 V

Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz

Werkstoff	
Werkstoff	Metall Kunststoff

Abmessungen	
Achsdurchmesser	4 mm
Einbautiefe	24 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	43 mm

Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Dreh-/Druckknopf

Leistung	
Leistungsaufnahme standby	0,30 W

Texte	
Spannung	Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich
Montageart	Mit Spreizkrallen
Anschlussart	Mit Steckklemme
Bedienung & Steuerung	Keine Bluetooth-Schnittstelle

Ausstattung	
Nebenstelleneingang	Nein

Nachhaltigkeit	
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja