


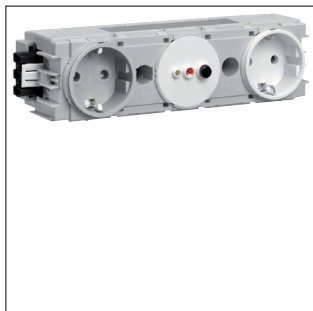

G43029001

Steckdose Master/Slave Wago Stecktechnik halogenfrei C-Profil Einbau cremeweiß

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Cremeweiß

RAL Nummer 9001

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 50 mm

Breite 50 mm

Tiefe 55 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Wago Winsta

Installation, Montage

Montage auf C-Profil

Konnektivität

Montageart Anreihbar
Schnappbefestigung

Zubehör

Vorbestückt mit 2x Schukosteckdosen

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK07

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abbildungen | Zeichnungen

