




2931

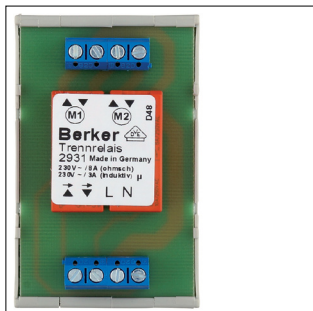

### Przełącznik rozdzielający DMS, mechanizm, zaciski śrubowe

#### Właściwości techniczne

##### Napięcie

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Zakres napięcia pracy | 230 - 230 V |
|-----------------------|-------------|

##### Częstotliwość

|               |            |
|---------------|------------|
| Częstotliwość | 50 - 60 Hz |
|---------------|------------|

##### Prąd elektryczny

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Pobór prądu podczas pracy | 10 mA |
| Prąd znamionowy           | 3 A   |

##### Wymiary

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Wymiary                       | 71 x 45 mm |
| Wysokość montażu od szyny DIN | 38 mm      |

##### Pojemność

|                |      |
|----------------|------|
| Liczba modułów | 2,50 |
|----------------|------|

##### Dodatkowe informacje

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Typ połączenia | Z zaciskami śrubowymi |
|----------------|-----------------------|

##### Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |