


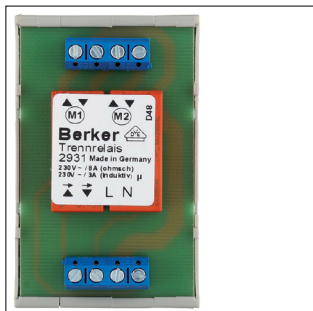

2931



## RolloTec cutoff relä RMD OBS! Utgått

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

|               |             |
|---------------|-------------|
| Driftspänning | 230 - 230 V |
|---------------|-------------|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Elektrisk ström

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Märkström                    | 3 A   |
| Strömförbrukning under drift | 10 mA |

#### Dimensioner

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Dimensioner                   | 71 x 45 mm |
| Monteringshöjd från DIN-skena | 38 mm      |

#### Kapacitet

|               |      |
|---------------|------|
| Antal moduler | 2,50 |
|---------------|------|

#### Text

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Anslutningstyp | Med skruvanslutningar |
|----------------|-----------------------|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |