


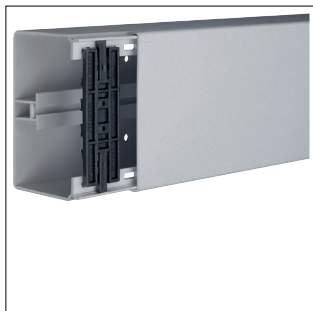

FB80130070301

Calha FB 82x130; 4 agrafos/m

Características técnicas

Dimensões

Altura	82 mm
Largura	130 mm
Comprimento	2000 mm
Largura da tampa	130 mm

Tampa, porta

Número de tampas montáveis	1
----------------------------	---

Dimensões

Secção transversal interior	8930 - 8930 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	33
--	----

Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Código RAL	7030
Cor	Cinzeno pedra

Índice de proteção

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP20

Normas

Adequado para a integridade funcional de acordo com a norma DIN4102-12	Não
--	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

Conectividade

Acoplamento de calhas	Sem acoplamento
-----------------------	-----------------

Equipamento

Número de partições	0
Número de compartimentos	1 - 2
Número de partições conectáveis	3
Clipe de fixação de cabos incluído	Sim
Com película protetora	Não

Instalação / montagem

Perfuração da base	Sim
--------------------	-----

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----

Imagens e esquemas

