


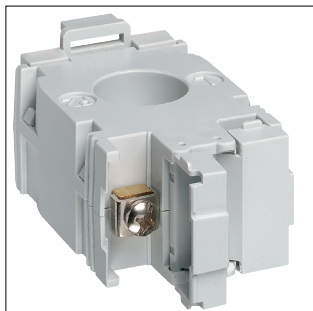

SR051

## Strömtransformator 50/5A

### Tekniska egenskaper

#### Funktioner

|                   |   |
|-------------------|---|
| Noggrannhetsklass | 1 |
|-------------------|---|

#### Ström

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Ström                                      | 1,25 VA |
| Total effektförlust vid nominell märkström | 0 W     |

#### Dimensioner

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Diameter på öppningen | 21 mm |
| Höjd                  | 65 mm |
| Bredd                 | 56 mm |
| Djup                  | 44 mm |
| Höjd på öppning       | 21 mm |
| Bredd på öppning      | 21 mm |

#### Anslutning

|                |               |
|----------------|---------------|
| Anslutningstyp | Skruvterminal |
|----------------|---------------|

#### Frekvens

|          |            |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

#### Användningsförhållanden

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Driftstemperatur                | -25 - 50 °C |
| Förvarings-/transporttemperatur | -40 - 80 °C |

#### Anslutning

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Area flexibel ledare | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |
| Area solid ledare    | 2.5 - 6 mm <sup>2</sup> |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP20 |
|---------------------|------|

#### Elektrisk ström

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Primärström                  | 60 A |
| Max. intensitet för sekundär | 5 A  |