


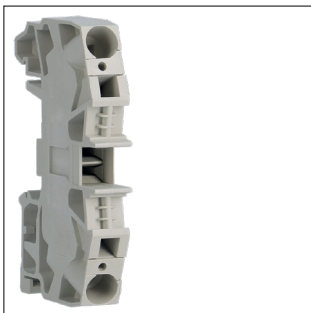

KYB10LH

Borne de passage-phase, 10 mm², 800 V/57 A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	57 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	47,50 mm
Largeur	70 mm
Profondeur	10 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	2,5 - 10 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	2,5 - 10 mm ²

Matières

Couleur	Gris
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui