


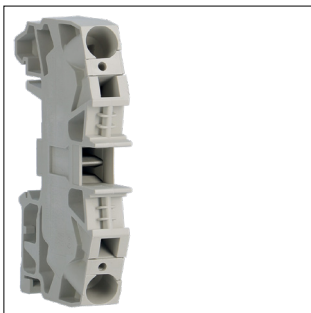

KYB10LH

Rijgklem 10 mm² fase, 57 A/800 V, quickconnect

Technische karakteristieken

Elektrische Stroom

Nominale stroom	57 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	47,50 mm
Breedte	70 mm
Diepte	10 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	2.5 - 10 mm ²
Doorsnede stijve geleider	2.5 - 10 mm ²

Materiaal

Kleur	Grijs
Materiaal	Polyamide (PA)

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja