


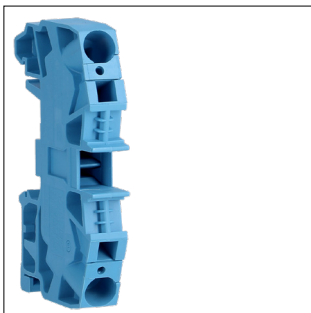

KYB10NH

**Rijgklem 10 mm<sup>2</sup> nul, 57 A/800 V, quickconnect**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 57 A |
|-----------------|------|

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 47,50 mm |
| Breedte | 70 mm    |
| Diepte  | 10 mm    |

**Installatie, montage**

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

**Aansluiting**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 2.5 - 10 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 2.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

**Materiaal**

|           |                |
|-----------|----------------|
| Kleur     | Blauw          |
| Materiaal | Polyamide (PA) |

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |