




EE171

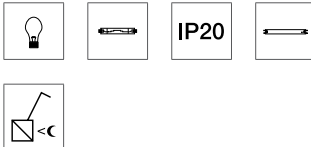

Dämmerungsschalter + Digitaler Wochenschaltuhr + Aufbaufühler EE003

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 230 V

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit 15 s

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C

Lager-/Transporttemperatur -20 - 60 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.5 - 4 mm²

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 0.5 - 4 mm²

Kapazität

Anzahl Module 3

Texte

Montageart Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Aufbaufühler für Wand- und Deckenmontage

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Abmessungen

Höhe 85 mm

Breite 53 mm

Tiefe 65 mm