




EE171

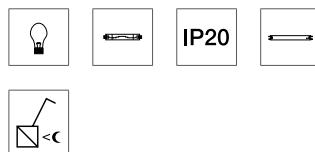

#### Interr. crepuscular prog. digital 7d

#### Características técnicas

##### Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
------------------------------------	-------------

##### Modo de configuração

Atraso ao ligar	15 s
-----------------	------

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 50 °C
------------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento/transporte	-20 - 60 °C
---	-------------

##### Ligações

Secção transversal de condutor flexível	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
---	-------------------------

Secção transversal de condutor rígido	0.5 - 4 mm <sup>2</sup>
---------------------------------------	-------------------------

##### Capacidade

Número de módulos	3
-------------------	---

##### Textos

Modo de instalação	Para montagem em calha DIN
--------------------	----------------------------

Sensor de extensão para montagem na parede e no teto

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
-----------------	---------------------------

##### Dimensões

Altura	85 mm
--------	-------

Largura	53 mm
---------	-------

Profundidade	65 mm
--------------	-------