




EE171

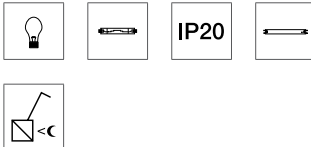

Sumračni prekidač sa sedmičnim digitalnim tajmerom i nadgradnim senzorom EE003

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Napon

Nazivni radni napon Ue 230 - 230 V

Postavke

Uključeno vrijeme zadržke 15 s

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 50 °C

Temperatura skladištenja/transporta -20 - 60 °C

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 4 mm²

Presjek krutog provodnika 0.5 - 4 mm²

Kapacitet

Broj modula 3

Tekst

Način instalacije Za montažu na DIN šinu
Senzor za proširenje za montažu na zid i strop

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Dimenzije

Visina 85 mm

Širina 53 mm

Dubina 65 mm