


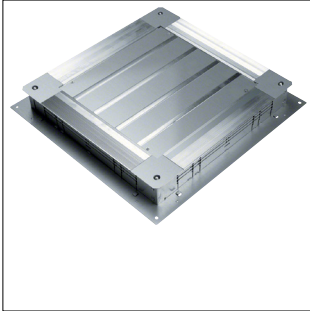

UDS3070120

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΚΟΥΤΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 498x498mm ΥΨΟΣ 70-120mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Μήκος	498 mm
Ελάχιστο ύψος διάστρωσης	70 mm
Ρύθμιση ύψους	70 - 120 mm
Ονομαστικό μέγεθος	340 mm

Συνθήκες χρήσης

Κάθετο φορτίο που εφαρμόζεται σε μικρή επιφάνεια	1,5 kN
--	--------

Εξοπλισμός

Κατάλληλο για σφράγιση εγκατάστασης	Όχι
Με κάτω πλάκα	Ναι
Τοποθέτηση καλύμματος τοποθέτησης	Ναι

Υλικά

Υλικό πλευρικού τοιχώματος	Μεταλλικό
Υλικό	Μεταλλικό

Κάλυμμα, πόρτα

Τύπος καπακιού	τυφλό
----------------	-------

Λειτουργίες

Πιθανή αποσύνδεση του καλύμματος από τη βάση	Όχι
Κατάλληλο για υπόδαπεδα κανάλια με κλειστή επάνω επιφάνεια	Όχι
Κατάλληλο για ενδοδαπέδιο κανάλι ρυθμιζόμενου βάθους	Ναι

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

