


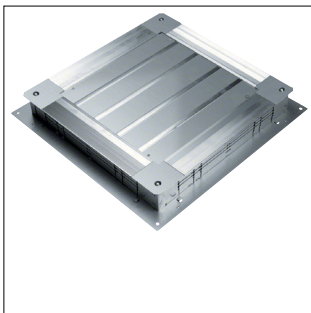

UDS3070120



Ingjutningsplattform stl 3, 498x498mm, (golvkanal ingjutn), h 70-120 mm

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Längd	498 mm
Minimal puts höjd	70 mm
Höjdområde	70 - 120 mm
Nominell storlek	340 mm

Användningsförhållanden

Vertikal belastning på små ytor	1,5 kN
---------------------------------	--------

Utrustning

Lämplig för installationstätning	Nej
Med bottenplatta	Ja
Montering höljd insats	Ja

Material

Material sidovägg	Stål
Material	Stål

Skydd, dörr

Typ av lock	Blind
-------------	-------

Funktioner

Frånkopplingsmöjlighet överdel från underdel	Nej
Lämplig som sluten kanal (dukt) under golv	Nej
Lämplig för undergolvskanal	Ja

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

