


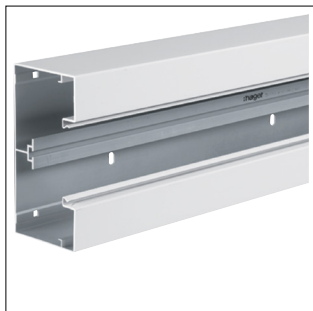

BRA8517019016

Socle de goulotte montage frontale BRA 85x170mm couv. 80mm alu blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	170 mm
Longueur	2000 mm

Cache, porte

Nombre de couvercles pouvant être montés	1
Largeur de la partie supérieure 1	80 mm
Largeur de la partie supérieure 2	0 mm
Largeur de la partie supérieure 3	0 mm

Dimensions

Section intérieure	12820 - 12820 mm ²
--------------------	-------------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)	40
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	53

Compatibilité

Format appareillages compatibles	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB, appareillage modulaire
----------------------------------	---

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Matière

Matière	Aluminium
Traitement de surface	Thermolaquage
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Connectivité

Accessoires d'alignement	Eclisses en références séparées
--------------------------	---------------------------------

Équipement

Éclisses incluses	Non
Nombre d'agrafes par mètre	0
Avec film de protection	Oui

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Fiche technique du produit

BRA8517019016

Illustrations | dessins

