


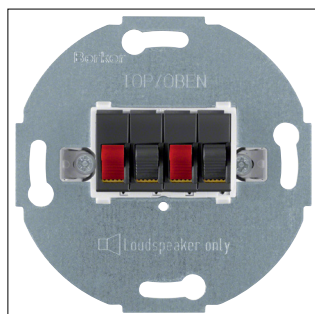

457305

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze anthrazit, matt

Technische Eigenschaften

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Lautsprecheranschluss
Leiterquerschnitt	10 - 10 mm ²
Anzahl der Anschlüsse	2

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm

Konnektivität

Montageart	Krallenbefestigung
------------	--------------------

Ausstattung

Geschirmt	Nein
Mit Staubschutz	Nein

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK05

Texte

Auslass	Mit Geradeauslass
---------	-------------------

Spannung

Nennspannung	60 V
--------------	------

Texte

Beschriftung	Ohne Beschriftungsfeld
Tragplatte/Tragring	Mit Tragplatte

Geeignet für

K.x / Q.x / R.x / S.x/B.x / Serie 1930 / Serie Glas / Serie R.classic

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----