


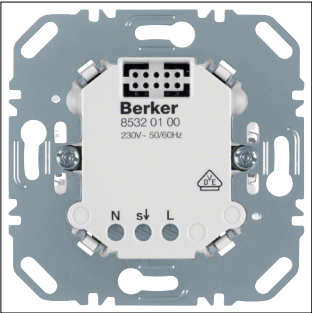

85320100



PM unidad de extensión detector de mov

Características técnicas

Tensión

Tensión de empleo 230 - 230 V

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Texto

Tipo de conexión Con bornes roscados