


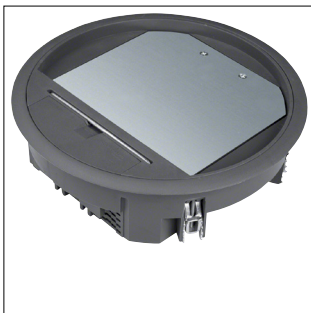

VR06129005

Golvbox Plast, inf.-mått Ø 215mm, inst.-djup > 84mm, 12mm golvbeläggn., Svart

#### Tekniska egenskaper

##### Arkitektur

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Med skyddsram för matta           | Ja |
| Med urspårning för golvbeläggning | Ja |

##### Dimensioner

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Inbyggnadsdjup             | 84 mm  |
| Inbyggnadsdiameter         | 215 mm |
| Ytterdiameter              | 234 mm |
| Tjocklek på matturspårning | 12 mm  |

##### Konfiguration

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Installationsstorlek | R06 |
|----------------------|-----|

##### Installation, montering

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Lämplig för infälld golvmontering | Ja  |
| Lämplig för montage i betong      | Ja  |
| Lämplig för utomhusinstallation   | Nej |
| Lämplig för upphöjda golvsystem   | Ja  |
| Lämplig för våtrengöring          | Nej |

##### Instruktioner

|               |      |
|---------------|------|
| Golvunderhåll | Torr |
|---------------|------|

##### Material

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Material | Polyamider (PA) |
|----------|-----------------|

##### Skydd, dörr

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Material skydd | Polyamider (PA) |
|----------------|-----------------|

##### Användningsförhållanden

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Vertikal belastning över stor yta (tung last) | 5 kN |
| Vertikal belastning på små ytor               | 3 kN |

##### Funktioner

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Lämplig för kanal under golv | Ja |
|------------------------------|----|

##### Text

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Kabelutgång | Med kabelutgång i locket |
|-------------|--------------------------|

##### Material

|         |          |
|---------|----------|
| Färg    | Kolsvart |
| RAL-kod | 9005     |

##### Anslutning

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Antal ledningsinföringar | 1 |
| Antal uttag              | 6 |

##### Utrustning

|                        |   |
|------------------------|---|
| Antal inbyggda enheter | 6 |
| Antal uttagslådor      | 2 |

##### Säkerhet

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Kapslingsklass (IP)         | IP20 |
| Slagtålighet IK             | IK08 |
| Skyddsklass i oanvänt skick | IP30 |

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

