


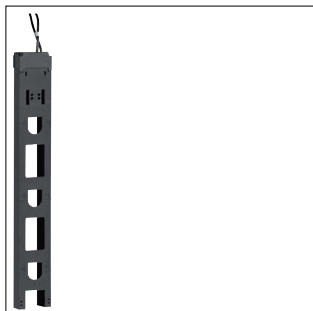

LVZ00WD150

Stroomtrafoblok gr. 00 100 mm 150/5 klasse 3 2VA 3-fase

Technische eigenschappen

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	3
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	1,50 VA
----------	---------

Afmetingen

Hoogte	17 mm
Breedte	49,90 mm
Diepte	351 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 75 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 6 mm ²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP10
--	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	150 A
Maximaal stroom secundair	5 A
Nominale stroom	150 A

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja