




WH36100105Q

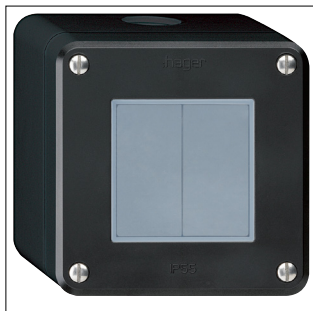

robusto NAP Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) IP55 Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	0 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Zweiteilige Taste
-----------------------	-------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	10 A
-----------	------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect Steckklemme
-----------------------	-----------------------------

Texte

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante	Serien-Wechselschalter S1

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja