


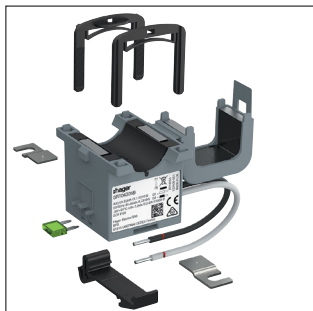

SRT04005B

Deelbare stroomtransformator SC2 400/5A 2,2VA klasse 1

Technische karakteristieken

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	2,20 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	5,67 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening	28 mm
Hoogte	71,70 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	61,30 mm
Hoogte van de opening	15 mm
Breedte van opening	28,50 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Elektrische Stroom

Primaire meetstroomsterkte In	400 A
Maximale secundaire stroomintensiteit	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------