


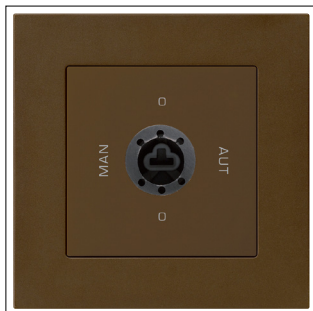

WH27187109C

kallysto.pro UP komplett: SchlüsselSch.S2/1p/0-Aut-0-Man ohne Zyl. Braun

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Braun

RAL Nummer 8014

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit voller Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Abmessungen

Abmessungen 94 x 94 mm

Einbautiefe 7 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 63 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Umschalter Schema 2/1-polig, 0-AUT-0-MAN

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja