


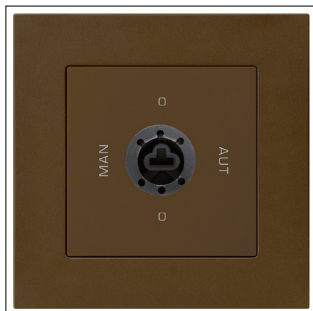

WH27187109C

kallysto.pro ENC compl.: Interrupteur à clé S2/1p/0-Aut-0-Man/sans cylindre/Brun

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Marron
Code RAL	8014
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement
--	---

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	94 x 94 mm
Profondeur de montage	7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	63 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Clé sans cylindre
---------------------------	-------------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-MAN

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui