


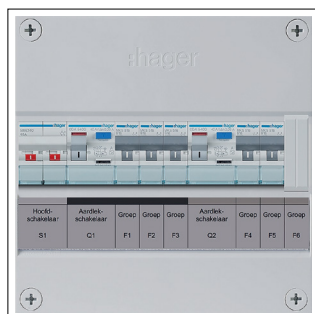

VKZ32B

5-groepenverdeler HS, 2 x ALS 30 mA, 1-fase, excl. buisvoer

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktmontage

Uitvoering

Aantal polen 2

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Nee

Installatie, montage

Met buisvoer Nee

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

Capaciteit

Aantal modules 12

Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

Afmetingen

Diepte 89 mm

Hoogte 220 mm

Breedte 220 mm

Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

Aansluiting

Aantal fasen 1

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 2

Samenstelling

Aantal groepen 5

Aantal lichtgroepen 5

Aantal verdelerrijen 1

Met kWh-meter Nee

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Met contactdoos Nee

Veiligheid

Aantal aardlekautomaten 30mA 0

Duurzaamheid

RoHS conform Ja