


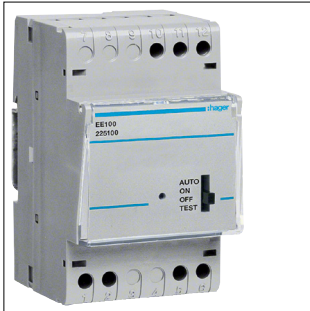

EE100

Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 230 V
---	-------------

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit	0 s
---------------------------	-----

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
--------------------	-------------

Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C
----------------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 4 mm ²
---	-------------------------

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 4 mm ²
---	-------------------------

Kapazität

Anzahl Module	3
---------------	---

Abmessungen

Höhe	88,50 mm
------	----------

Breite	53 mm
--------	-------

Tiefe	65 mm
-------	-------