


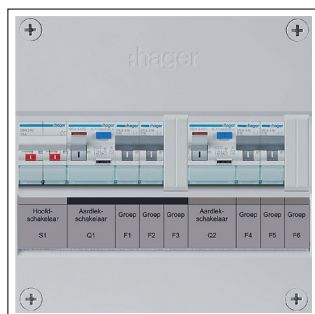

VKZ22B

4-groepenverdelers HS, 2 x ALS 30 mA, 1-fase, excl. buisinvoer

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Uitvoering

Aantal polen 2

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Nee

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

Capaciteit

Aantal modules 12

Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

Afmetingen

Diepte 89 mm

Hoogte 220 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Aansluiting

Aantal fasen 1

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 2

Samenstelling

Aantal groepen 4

Aantal lichtgroepen 4

Aantal verdelerrijen 1

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 1

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK IK05

Beschermingsklasse Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

Duurzaamheid

RoHS conform Ja