


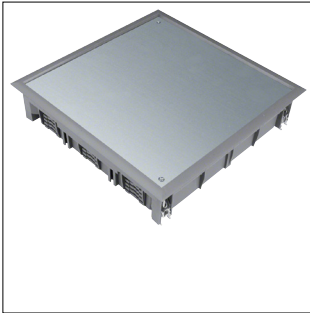

VDQ12057011

Deksel Q12 244x244mm grijs voor 5mm vloerafdekking

Technische karakteristieken

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Ja

Afmetingen

Inbouwdiepte	60 mm
Inbouwbreedte	244 mm
Inbouwlengte	244 mm
Lengte	263 mm
Breedte	263 mm
Dikte van tapijt uitsparing	5 mm

Configuratie

Installatieformaat (vloerinstallatiesysteem)	Q12
--	-----

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Nee

Instructies

Onderhoud van vloer	Droog
---------------------	-------

Materiaal

Materiaal	Polyamide (PA)
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating

Deksel, deur

Materiaal deur	Polyamide (PA)
----------------	----------------

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	5 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Deksel, deur

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

Funcities

Geschikt voor vloergoot	Ja
-------------------------	----

Teksten

Leidinguitgang	Zonder kabeluitgang in deksel
----------------	-------------------------------

Materiaal

Kleur	IJzergrijs
RAL-kleur	7011

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	0
Aantal stopcontacten	0

Uitrusting

Aantal stopcontactdozen	0
-------------------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP30

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

