


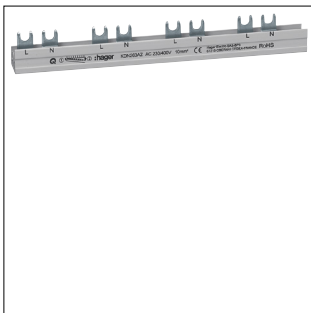

KDN263AZ



Fasskena 12moduler 2-Polig med 1mod mellanrum

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

Arkitektur

Antal poler	2
-------------	---

Dimensioner

Längd	212 mm
-------	--------

Spänning

Nominell impulsskyddspänning Uimp	4000 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V

Anslutning

Area solid ledare	10 mm ²
Anslutning/anslutningstyp	Fasskena med gaffel

Kapacitet

Antal moduler	12
---------------	----

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja