


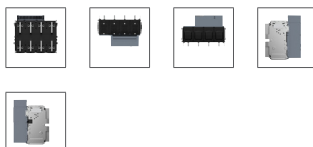

HW1E412DE



Luftbrytare (ACB) HW1 66kA 1250A 4P utdragbar, för sentinel Energy TU

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	1250 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	66 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA

Uthållighet

Mekanisk livslängd (omkopplingar)	25000
-----------------------------------	-------

Utrustning

Antal växlande hjälpkontakter	4
-------------------------------	---

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Typ av matarspänning	AC

Resistans

Inre resistans	50 $\mu\Omega$
----------------	----------------

Arkitektur

Antal poler	4
Enhetens konstruktionstyp	Utdragbar
Antal poler	4P4D N:0/50/100/200%

Utlösning

Reaktionstid vid slutning	45 ms
---------------------------	-------

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	187,40 W
--	----------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

