


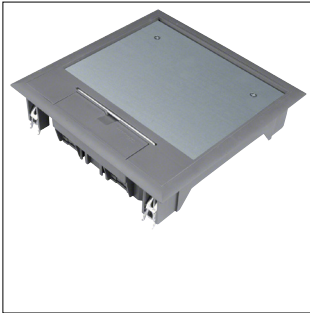

VQ06057011

Golvbox Plast, inf.-mått 200x200mm, inst.-djup > 77mm, 5mm golvbelägg., Grå

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Ja

Dimensioner

Inbyggningsdjup	77 mm
Infällningsbredd	200 mm
Inbyggningslängd	200 mm
Längd	219 mm
Bredd	219 mm
Tjocklek på matturspårning	5 mm

Konfiguration

Installationsstorlek	Q06
----------------------	-----

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för montage i betong	Ja
Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Nej

Instruktioner

Golvunderhåll	Torr
---------------	------

Material

Material	Polyamider (PA)
----------	-----------------

Skydd, dörr

Material skydd	Polyamider (PA)
----------------	-----------------

Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	5 kN
Vertikal belastning på små ytor	3 kN

Funktioner

Lämplig för kanal under golv	Ja
------------------------------	----

Form

Form	Fyrkantig
------	-----------

Text

Kabelutgång	Med kabelutgång i locket
-------------	--------------------------

Material

Färg	Stålgrå
RAL-kod	7011

Anslutning

Antal ledningsinföringar	1
Antal uttag	6

Utrustning

Antal inbyggda enheter	6
Antal uttagslådor	2

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK08
Skyddsklass i oanvänt skick	IP30

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

Illustrationer | teckningar

