


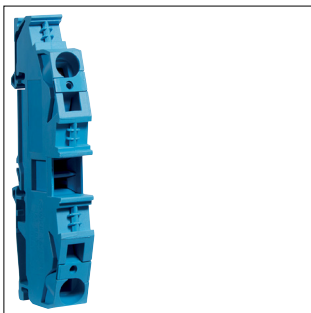

KYB16NH

Borne de passage-neutre, 16 mm², 800 V/76 A, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	76 A
-------------------------	------

Dimensions

Hauteur	47,70 mm
Largeur	94 mm
Profondeur	12 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	4 - 16 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	4 - 16 mm ²

Matières

Couleur	Bleu
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui