


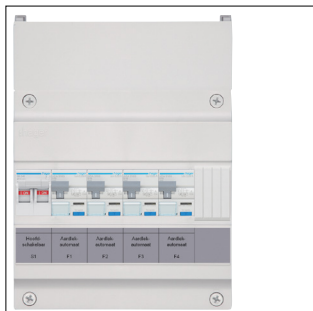

VKS040A

4-groepenverdeler HS, ALS 30 mA/HACO/direct, 1-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktmontage

Funcities

Overspanningsbeveiliging Nee

Capaciteit

Aantal modules 12

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A

Afmetingen

Diepte 290 mm

Hoogte 290 mm

Breedte 220 mm

Materiaal

Materiaal Polystyreen (PS)

Aansluiting

Aantal fasen 1

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 0

Samenstelling

Aantal verdelerrijen 1

Veiligheid

Beschermingsklasse Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)