


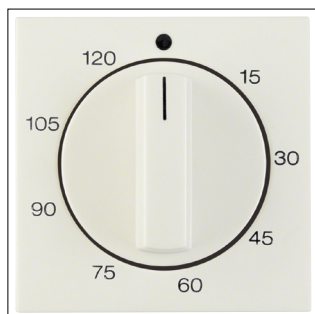

16338982

B.Kwadrat/S.1 Płytką czoł. pokręt. reg. do mech. łącz. czas. 120 min, krem

#### Właściwości techniczne

##### Architektura

Element sterujący/obsługowy Obrotowy

##### Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 1013

Wykończenie powierzchni Połysk

Materiał Tworzywo duroplastyczne

Obróbka Stan surowy

##### Wymiary

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Głębokość 20 mm

##### Łączność

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

##### Sprzęt

Przeziernik / kontrolka Nie

##### Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

##### Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

##### Dodatkowe informacje

Nadruk Z nadrukowanym symbolem skali czasu

Montaż Do mocowania śrubowego

##### Odpowiednie do

Berker B.x

##### Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe Tak

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak