


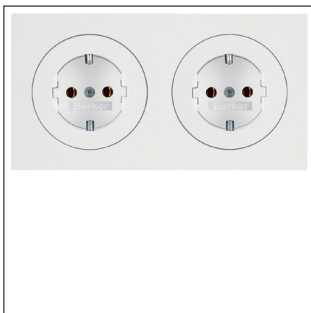

47202089

Steckdosen-Kombination SCHUKO 2fach mit Rahmen R.3 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 - 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 80 mm

Breite 151 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe 32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung Zentralplatte

Verdrahtung 2x 1-fach, durchverdrahtet

Texte

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Geeignet für

R.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja