


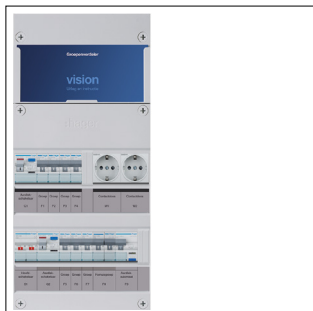

VKG43E-AFWW

7-groepenverdelers HS, 2 x ALS 30 mA +A +F+W+W, 1-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Ja
-----------------------------------	----

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD	0
--	---

Capaciteit

Aantal modules	24
----------------	----

Spanning

Nominale spanning	230 - 400 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
-----------------	------

Afmetingen

Diepte	89 mm
Inwendige diepte	79,60 mm
Hoogte	475 mm
Breedte	220 mm
Aantal breedte-eenheden	12
Dikte zijwand	2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Kunststof

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
Aantal fasen	1

Leveringsomvang

Aantal aardlekautomaten type A	1
Aantal aardlekschakelaars	2

Samenstelling

Aantal groepen	9
Aantal lichtgroepen	8
Aantal verdelerrijen	2
Met kWh-meter	Nee
Aantal DIN-rails	2
Uitbreiding mogelijkheid	Ja
Met beltransformator	Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----