


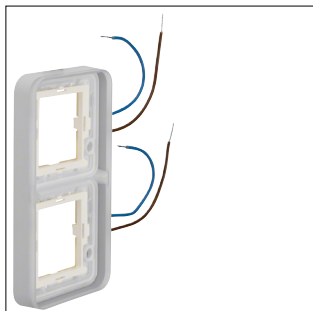

13393512

Verlicht afdekraam 2-v vert. 230 V~ wit, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal gangen	2
---------------	---

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	154 mm
Breedte	83 mm
Diepte	23 mm

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Verticaal
-------------------------	-----------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging Voor verticale montage
Verlichting	Met 2 elektrische gescheiden verlichtingsringen voor van elkaar onafhankelijke toepassingen/functionaliteiten Voor verlichtings- en controlecircuit

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja