


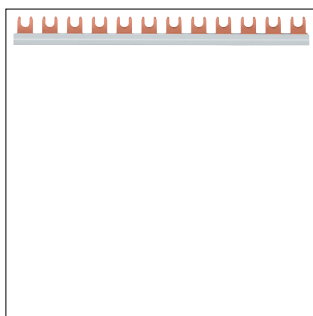

KDN180A

Kamrail vork 1-polig 16 mm² 12 modulen

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Uitvoering

Aantal polen	1
--------------	---

Afmetingen

Lengte	210 mm
--------	--------

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	4500 V
---------------------------------	--------

Nominale spanning Ue	415 - 415 V
----------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm ²
---------------------------------	--------------------

Type connector/steker	Doorverbindingsrail met vork
-----------------------	------------------------------

Capaciteit

Aantal modulen	12
----------------	----

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----