


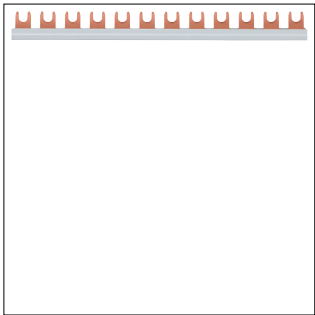

KDN180A

Шина фазна 1P 16мм² 12М

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	80 A
-------------------	------

Архітектура

Кількість полюсів	1
-------------------	---

Розміри

Довжина	210 mm
---------	--------

Напруга

Номинальна імпульсна витримувана напруга Uimp	4500 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	415 - 415 V

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	16 mm ²
---	--------------------

Ємність

Кількість модулів	12
-------------------	----

Sustainability

Без галогену	Yes
Відповідність RoHS	Yes