


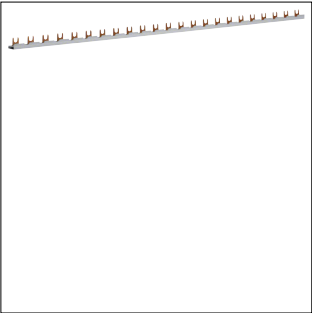

KDN181B

Phasenschiene 1 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 37 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	1
-----------	---

Abmessungen

Länge	1000 mm
-------	---------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	415 - 415 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module	57
---------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja