


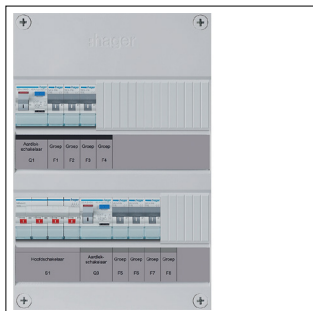

VKZ330L

6-groepenverdelers HS, 2 x ALS 2-polig 30 mA, 3-fase, excl. buisvoer

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Uitvoering

Aantal polen 5

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Funcities

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Nee

Installatie, montage

Met buisvoer Nee

Configuratie

Aantal vlamboogfout-detectiecomponenten AFDD 0

Capaciteit

Aantal modules 24

Spanning

Nominale spanning 230 - 400 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 40 A

Afmetingen

Diepte 89 mm

Hoogte 330 mm

Breedte 220 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Dikte zijwand 2,50 mm

Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

RAL-code 7035

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Kunststof

Aansluiting

Aantal fasen 3

Leveringsomvang

Aantal aardlekschakelaars 2

Samenstelling

Aantal groepen 6

Aantal lichtgroepen 6

Aantal verdelerrijen 2

Met kWh-meter Nee

Aantal DIN-rails 2

Uitbreiding mogelijkheid Ja

Met beltransformator Nee

Met contactdoos Nee

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK05
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Aantal aardlekautomaten 30mA	0

Compatibiliteit

Kookgroep geschikt als krachtgroep	Nee
------------------------------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----