


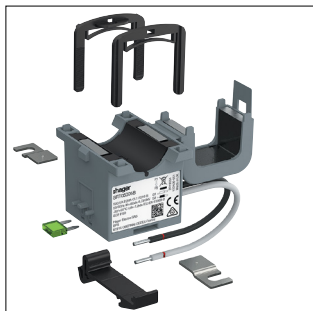

SRT05005B

Deelbare stroomtransformator SC2 500/5A 2,2VA klasse 1

Technische eigenschappen

Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

Vermogen

Vermogen	2,20 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	6,89 W

Afmetingen

Doorsnede van de opening	28 mm
Hoogte	71,70 mm
Breedte	44,50 mm
Diepte	61,30 mm
Hoogte van de opening	15 mm
Breedte van opening	28,50 mm

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-20 - 70 °C

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	500 A
Maximaal stroom secundair	5 A

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	500 A
-----------------	-------