


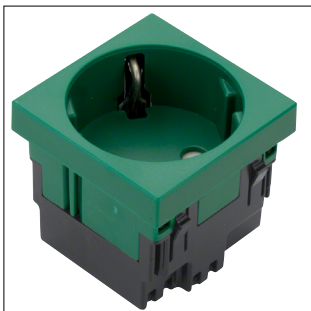

ESR1336029

## Schuko zásuvka modul 45, pootočená 33°, zelená

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Materiál

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Barva            | Mátově zelená |
| Kód RAL          | 6029          |
| Povrchová úprava | Matná         |
| Materiál         | Termoplast    |
| Povrch           | Neošetřený    |

#### Rozměry

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Výška                                              | 45 mm |
| Šířka                                              | 45 mm |
| Hloubka                                            | 40 mm |
| Počet jednotek                                     | 1     |
| Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž | 45 mm |

#### Konektivita

|              |                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| Druh montáže | Rastec 45®<br>Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu |
|--------------|----------------------------------------------------------|

#### Vybavení

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka                  | Ano    |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne     |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne     |
| Se signálním svítidlem                  | Ne     |
| Zámek                                   | Ne     |

#### Příslušenství

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Popisové pole   | Ne             |
| Předem vybaveno | Výstup zásuvky |

#### Kryt, dveře

|          |          |
|----------|----------|
| Typ víka | Bez víka |
|----------|----------|

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 2 |
|--------------|---|

#### Bezpečnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ano  |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

#### Funkce

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
|--------------------------|----|

#### Identifikace

|            |    |
|------------|----|
| S potiskem | Ne |
|------------|----|

#### Texty

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Kryt    | Žádný kryt                                |
| Ochrana | Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku |

#### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |